

Outdoor-Kühlgeräte der Baureihe DTS 3261 / DTS 3281, 2000 Watt

Ausführung NEMA 3R/4, NEMA 4/4X



- hohe Schutzart IP 56
- Verflüssiger geschützt gegen aggressive Umgebungen
- hohe Kühlleistung in kompakter Konstruktion
- Edelstahlausführung verfügbar
- wartungsfrei
- geeignet für die Lebensmittelindustrie und für Outdoor-Anwendungen
- integrierte Kondensatverdunstung



Kältetechnische Daten	DTS 3261 (NEMA 3R/4) / DTS 3281 (NEMA 4/4X)
Kälteleistung bei A35/A35 ¹⁾	2000 W
Kälteleistung bei A50/A35 ¹⁾	1850 W
Kältemittel-Typ	R 134a
Kältemittelmenge	700 g
Thermostateinstellung	einstellbar von + 25 °C (+ 77 °F) bis 45 °C (+ 113 °F), werkseitig eingestellt 35 °C (+ 95 °F)
Hysteresis	4K
Luftvolumenstrom ²⁾ , äußerer Kreislauf	765 m³/h
Luftvolumenstrom ²⁾ , innerer Kreislauf	765 m³/h
Arbeitszyklus	100%
Kondensatabscheidung	integriertes Kondensat-Management

1) Kälteleistung nach EN 814 2) freiblasend


Elektrische Kenndaten	DTS 3261 (NEMA 3R/4)			DTS 3281 (NEMA 4/4X)		
	Nennspannung	115V	230V	400V / 460V	115V	230V
Nennfrequenz	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Funktionsbereich	103V...127V	198V...252V	360V...440V / 404V...506V	103V...127V	198V...252V	360V...440V / 404V...506V
Leistungsaufnahme	1680 W	1425 W	1400 W	1680 W	1425 W	1400 W
Stromaufnahme	14,6 A	6,3 A	3,5 A	14,6 A	6,3 A	3,5 A
Einschaltstrom	53 A	21,8 A	10,0 A	53 A	21,8 A	10,0 A
Anschlussart	Klemme					

Sonstige Daten	DTS 3261 (NEMA 3R/4)		DTS 3281 (NEMA 4/4X)	
	Höhe	1209 mm		
Breite	395 mm			
Tiefe	326 mm			
Gewicht (ohne Verpackung)	56 kg	63 kg	60 kg	67 kg
Einbaulage	Seite oder Vertikale			
Gerätekonstruktion	Stahlblech		304 rostfreier Stahl	
Korrosionsschutz	verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)		304 rostfreier Stahl	
Schutzart	NEMA 3R/4 + NEMA 4/4X gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz			
Grundausrüstung	Betriebsanleitung, Technisches Datenblatt, Montage-Beipack inkl. elektr. Steckverbinder			
Zulassungen	siehe Übersicht Kühlgeräte / Zulassungen			

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 075000052


Mechanische Daten:

DTS 32xx NEMA 3R/4X

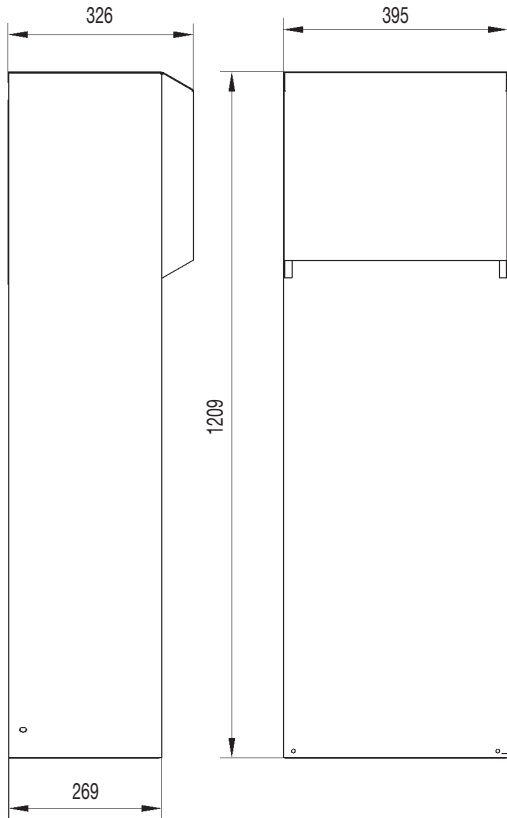

Montageausschnitt

DTS 32xx NEMA 3R/4X

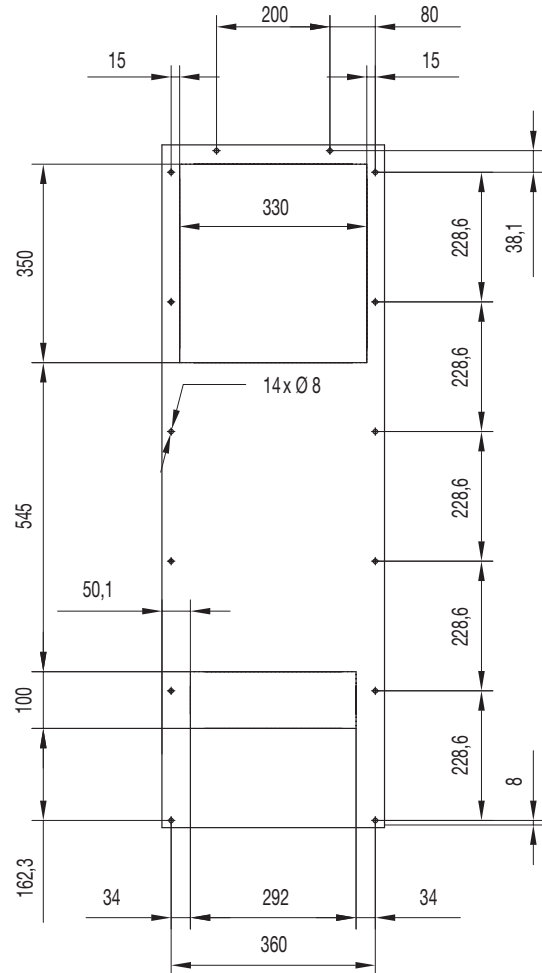

Kennlinien: DTS 3261 und DTS 3281 – Nutzkühlleistung

