





Einbauwannen DTZ

Mit der Einbauwanne haben Sie die Möglichkeit, unsere Kühlgeräte aus dem Fluchtweg zu verbannen. Mit bis zu 140 mm Einbautiefe können die Geräte sogar teilweise vollständig versenkt werden.

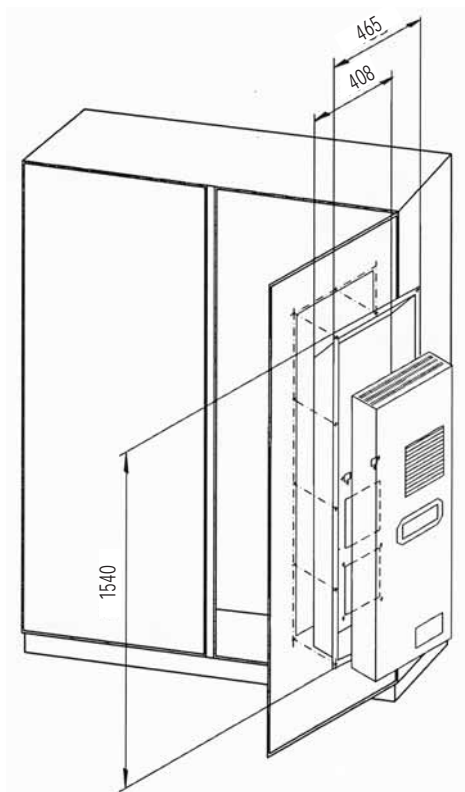

Montageausschnitt

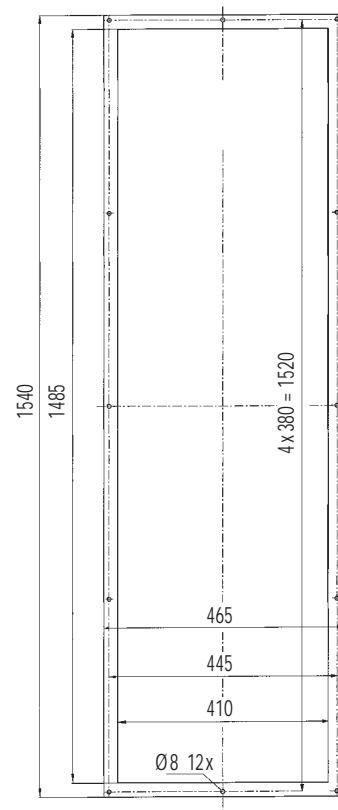

Technische Daten:	DTZ 080	DTZ 100	DTZ 120	DTZ 140	DTZ 080LF/41	DTZ 100LF/41	DTZ 120LF/41	DTZ 140LF/41
Typen	DTS 7201; DTS 7301				DTS 7141; DTS 7241; DTS 7341; DTS 7441; DTS 7541			
Einbautiefe	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Höhe	1540 mm							
Breite	465 mm							
Umlaufender Rand (Auflage)	28,5 mm							
Einbaulage	senkrecht							
Gerätekonstruktion	Stahlblech							
Korrosionsschutz	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)							
Farbton	RAL 7032 (Europagrau), abweichende Farbtöne auf Anfrage							
Grundausrüstung	Dichtungsmaterial, Ausschnittschablone, Montageanleitung				Dichtungsmaterial, Ausschnittschablone, Montageanleitung, Bogen für Kondensatablauf			
Schutzart	IP 54 (DIN EN 60529) gegenüber Schaltschrank bei eingebautem Kühlgerät							