

DTS 3461 (NEMA 3R/4) | DTS 3481 (NEMA 4/4X)

- подходит для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для установки на улице
- высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
- уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4, сертифицировано UL и NEMA
- конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
- встроенная система испарения конденсата



ПРОДУКТ		DTS 3461 (NEMA 3R/4)	DTS 3481 (NEMA 4/4X)	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13385036355	13385036158	Единица
ДАНИЕ				
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 400 460 3~		Гц В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	4963	4759	Вт
	L35/L50	1980	2078	
Потребление мощности	L35/L35	1979		А
Потребление тока	L35/L35	2.5		
Пусковой ток	L35/L35	3.6		
Свободная подача воздуха	внутренний	2157		м³/ч
	внешний	705		
Предохранитель Т		15		А
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)		
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 69		дБ (А)
Вес (без упаковки)		87		кг
Температура окружающей среды		- 4 ... + 55 + 20... + 131		°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95		
Хладагент	R134a	1100		гр
Рабочий цикл		100		%
Выделение конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения		
Степень защиты согласно NEMA	3R/4	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию	—	
	4/4X	—	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию	
	1	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь	
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C)	304 нержавеющая сталь	
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу	—	


Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfannenbergru

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100
Комплект фильтров	1	18881500010

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Кривые мощности охлаждения (DTS 3461)

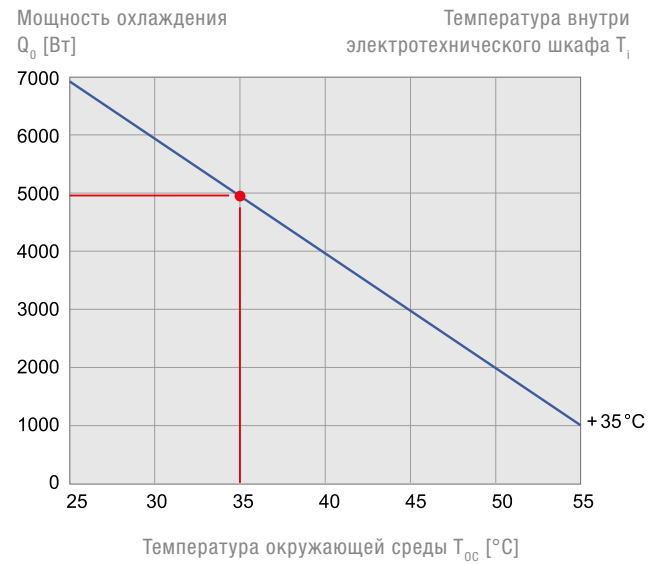

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
мм	406	1440	405	590	285	160	310	32.5	216	280	26	350	175	280	340	20

Монтажные отверстия \varnothing 8 мм

DTS 3461 | DTS 3481

