

# PWS 7032

## LUFT-/WASSER-WÄRMETAUSCHER 300 W

### PWS: für Tür- oder Seitenanbau


- robuste Stahlhaube, einfach lackierbar
- wartungsfrei
- montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes




PRODUKT		PWS 7032	
ARTIKEL-NR.	Basis	12050380055	Einheit
<b>DATEN</b>			
Nennspannung ±10 %		DC	
		24	V
Kälteleistung @ 200 l/h	W10/A35	300	W
Luftvolumenstrom, freiblasend	intern	80	m³/h
Anschlussart	Elektro	Federzugklemme an beigefügtem Stecker	
	Fluid	13 mm Schlauchtülle	
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		63	dB (A)
Gewicht (ohne Verpackung)		5	kg
Umgebungstemperaturbereich		+1 ... + 70   +34 ... +158	°C   °F
Wasservorlauftemperatur		+1...+35   +34...+95	
Zulässiger Betriebsdruck		max. 10	bar
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf	
Schutzart nach EN 60529	IP 55	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz	
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt   elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)	
	Wärmetauscher	Kupferrohr mit Aluminiumlamellen	
Farbton	Haube	RAL 7035	



## Kennlinien Kühlleistung

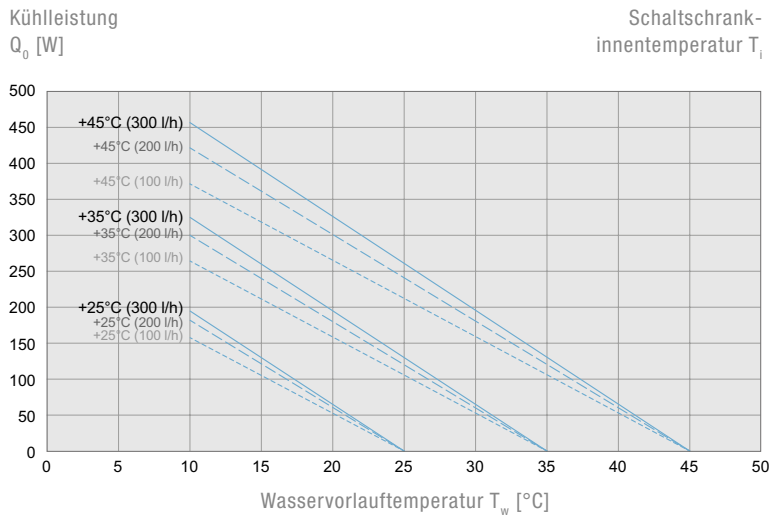

## Kennlinie Druckverlust

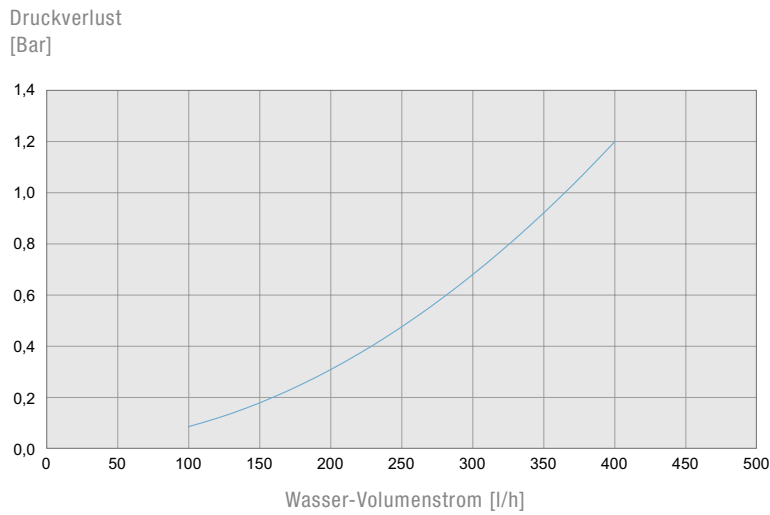

## Abmessungen

	X	Y	Z
mm	150	300	93

### PWS 7032

